

Systemy wentylacji z odzyskiem ciepła

Rekuperacja Danfoss Air. Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła z przeciwprądowym krzyżowym wymiennikiem ciepła i silnikami prądu stałego. Akcesoria.

**UWAGA: Wszystkie elementy systemu dostarczane są na adres wskazany przez zamawiającego.**

**Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Danfoss**

**NOWOŚĆ**



Nr katalogowy	Opis	Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	J.m.	Opakowanie	Cena [PLN]
089F0231	Centrala Danfoss a2 (do montażu poziomego)	300	szt.	1	11 325,00
089F0232	Centrala Danfoss a3 (do montażu poziomego)	500	szt.	1	15 820,00
089F0233	Centrala Danfoss w1 (do montażu pionowego)	180	szt.	1	8 590,00
089F0234	Centrala Danfoss w2 (do montażu pionowego)	300	szt.	1	11 325,00

**6**

**Akcesoria do central wentylacyjnych Danfoss**










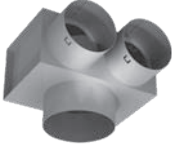

Nr katalogowy	Opis	J.m.	Opakowanie	Cena [PLN]
089F0236	Komplet filtrów G4/G4 a2	szt.	2	157,00
089F0237	Komplet filtrów G4/G4 a3	szt.	2	182,00
089F0238	Komplet filtrów G4/G4 w1	szt.	2	136,00
089F0239	Komplet filtrów G4/G4 w2	szt.	2	157,00
089F0240	Komplet filtrów G4/F7, a2	szt.	2	288,00
089F0241	Komplet filtrów G4/F7, a3	szt.	2	327,00
089F0242	Komplet filtrów G4/F7, w1	szt.	2	204,00
089F0243	Komplet filtrów G4/F7, w2	szt.	2	263,00
089F0262	Syfon do odprowadzania skroplin	szt.	1	233,00
089F0257	Moduł komunikacyjny CCM	szt.	1	534,00
089F0258	Bezprzewodowy sterownik Air Dial Menu w języku polskim	szt.	1	602,00
089F0292	Kabel USB do komputera PC wraz z oprogramowaniem	szt.	1	157,00
089F0354	GWC - Geotermalna nagrzewnica/chłodnica powietrza zewnętrznego	szt.	1	3 300,00
089F0355	Wodna nagrzewnica powietrza nawiewanego	szt.	1	4 000,00
089F0356	Elektryczny podgrzewacz wstępny Ø125	szt.	1	2 250,00
089F0357	Elektryczny podgrzewacz wstępny Ø160	szt.	1	2 300,00
089F0358	Elektryczny podgrzewacz wstępny Ø250	szt.	1	2 550,00
089F0359	Elektryczna nagrzewnica powietrza nawiewanego Ø125	szt.	1	2 250,00
089F0360	Elektryczna nagrzewnica powietrza nawiewanego Ø160	szt.	1	2 300,00
089F0361	Elektryczna nagrzewnica powietrza nawiewanego Ø250	szt.	1	2 550,00
089F0367	Jednostka filtrująca FBDU 250 do nagrzewnic geotermalnych	szt.	1	900,00
089F0368	Filtry wymienne G3 do FBDU 250 - 630x300mm	szt.	10	200,00

**Nowa niższa cena**

**UWAGA: Wszystkie elementy systemu dostarczane są na adres wskazany przez zamawiającego.**

**System kanałów elastycznych Danfoss Air Flex**

6

	Nr katalogowy	Opis	J.m.	Opakowanie	Cena [PLN]
	089F0601	Rura elastyczna ø75	m	50	<b>734,80</b>
	089F0607	Łącznik (mufa) do rur elastycznych ø75	szt.	1	<b>8,50</b>
	089F0610	Pierścień uszczelniający do rur elastycznych ø75	szt.	10	<b>66,80</b>
	089F0613	Zakończenie (korek) rury elastycznej ø75	szt.	10	<b>35,70</b>
	089F0615	Zakończenie (korek) do rozdzielaczy i skrzynek rozprężnych	szt.	10	<b>35,70</b>
	089F0616	Rozdzielacz - 125-6x75	szt.	1	<b>659,10</b>
	089F0617	Rozdzielacz - 160-10x75	szt.	1	<b>699,20</b>
	089F0618	Rozdzielacz - 160-14x75	szt.	1	<b>779,30</b>
	089F0644	Rozdzielacz - 160-10x75, prawy	szt.	1	<b>699,20</b>
	089F0646	Rozdzielacz - 160-12x75, prawy	szt.	1	<b>779,30</b>
	089F0648	Rozdzielacz - 125-8x75, prawy	szt.	1	<b>699,20</b>
	089F0650	Rozdzielacz - 125-10x75, prawy	szt.	1	<b>699,20</b>
		089F0645	Rozdzielacz - 160-10x75, lewy	szt.	1
089F0647		Rozdzielacz - 160-12x75, lewy	szt.	1	<b>779,30</b>
089F0649		Rozdzielacz - 125-8x75, lewy	szt.	1	<b>699,20</b>
089F0651		Rozdzielacz - 125-10x75, lewy	szt.	1	<b>699,20</b>
		089F0619	Skrzynka rozprężna- 100-2x75	szt.	1
	089F0620	Skrzynka rozprężna -125-3x75	szt.	1	<b>289,50</b>
	089F0621	Skrzynka rozprężna - 200x100-2x75 / podłogowa	szt.	1	<b>263,00</b>
	089F0622	Skrzynka rozprężna - 300x100-3x75 / podłogowa	szt.	1	<b>267,20</b>

**UWAGA: Wszystkie elementy systemu dostarczane są na adres wskazany przez zamawiającego.**

**System kanałów elastycznych Danfoss Air Flex**

	Nr katalogowy	Opis	J.m.	Opakowanie	Cena [PLN]
	089F0623	Skrzynka rozprężna- 200x100-2x75 / ścienna/sufitowa	szt.	1	<b>196,00</b>
	089F0624	Skrzynka rozprężna - 300x100-3x75 / ścienna/sufitowa	szt.	1	<b>222,70</b>
	089F0625	Anemostat nawiewny - 100	szt.	1	<b>52,10</b>
	089F0626	Anemostat nawiewny - 125	szt.	1	<b>55,70</b>
	089F0628	Anemostat wywiewny - 100	szt.	1	<b>40,10</b>
	089F0629	Anemostat wywiewny - 125	szt.	1	<b>46,80</b>
	089F0631	Kratka do skrzynki rozprężnej 200x100	szt.	1	<b>213,80</b>
	089F0632	Kratka do skrzynki rozprężnej 300x100	szt.	1	<b>224,90</b>
	089F0633	Przepustnica do kratki 200x100	szt.	1	<b>140,30</b>
	089F0634	Przepustnica do kratki 300x100	szt.	1	<b>184,80</b>
	089F0640	Uchwyt montażowy do rur elastycznych 2x75	szt.	1	<b>57,90</b>
	089F0641	Uchwyt montażowy do rur elastycznych 3x75	szt.	1	<b>60,60</b>
	089F0643	Kłapa serwisowa do rozdzielacza	szt.	1	<b>112,70</b>

6